


品番：EA825W-1

品名：3.2-12.7mm ステップドリル(HSSチタンコーティング)

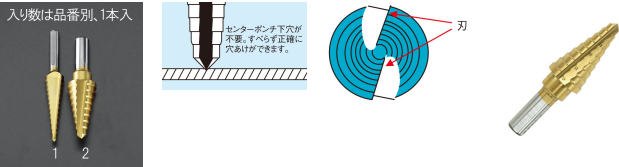

販売価格	6,490円(税抜)／7,139円(税込)		
カタログ価格	6,490円(税抜)／7,139円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/07 07:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

材質	HSS(チタンコーティング)	溝数	2本
サイズ	φ3.2・4.0・4.8・5.6・6.4・7.1・7.9・8.7・9.5・10.3・11.1・11.9・12.7mm	シャンク径	6.4mm
全長	76mm	ドリル長	44mm
適合電動機	電気ドリル(回転専用)	用途	薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材など(ステンレスの連続穴あけには向きません)

センターポンチ下穴が不要。先端がシンニング加工されており、滑らずに正確な穴あけが可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.