


品番：EA826SA-5E

品名：170mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸)



販売価格	2,600円(税抜)／2,860円(税込)		
カタログ価格	2,600円(税抜)／2,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/12 01:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0579ページ		



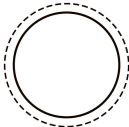

◆断面形状と用途例◆	
名称	用途例
平形やすり	平面の仕上げ
半丸形やすり	曲面の仕上げ 円筒面の仕上げ 溝の仕上げ
丸形やすり	丸の仕上げ
角形やすり	角の仕上げ 直角の仕上げ
三角形やすり	三角の仕上げ



仕様

全長(mm)	170	コーティング長(mm)	50
粒度	#150	形状(mm)	丸(φ2.9)

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

鉄工用

ダイヤモンドやすりの上手な使い方

A. できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。

B. 目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。

C. 特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。

必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。

超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

目詰まりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
- ・特に目詰まりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。

※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.