

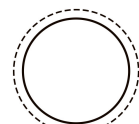
 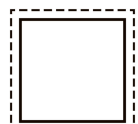


品番：EA826SE-5

品名：215mm/#150 ダイヤモンドやすり(5種・5種組)

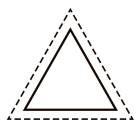

販売価格	26,300円(税抜) / 28,930円(税込)		
カタログ価格	26,300円(税抜) / 28,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 10:05現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0579ページ		



◆断面形状と用途例◆		
名称	断面形状	主な用途例
平やすり		平面の仕上げ
半丸やすり		曲面の仕上げ すみの仕上げ
丸やすり		丸面の仕上げ
角やすり		鋭角な曲面 仕上げ
三角やすり		鋭角な曲面 仕上げ

## 仕様

セット内容	5本セット(平・半丸・三角・角・丸)	全長(mm)	215
コーティング長(mm)	80	粒度	#150
形状(mm)	平:11×3.5 半丸:12.3×3.8 三角:9 角:5.7 丸:φ5.7	総重量	259g

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。

### 鉄工用

#### ダイヤモンドやすりの上手な使い方

- できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
- 目詰まりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
- 特に目詰まりの著しい時はダイヤの部分に硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。  
必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。  
超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。

#### 目詰まりした場合

- ・ブラシにてよく洗浄してください。
  - ・特に目詰まりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
- ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.