
品番: EA826VJ-69

品名:140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(先細コバ丸)



| 販売価格       | <b>4,930円</b> (税抜)/ 5,423円(税込) |      |   |  |  |
|------------|--------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 4,930円(税抜)/5,423円(税込)          |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: 6 (2025/11/10 13:34現在)   |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                              | 販売単位 | 本 |  |  |
| カタログページ    | 0586ページ                        |      |   |  |  |

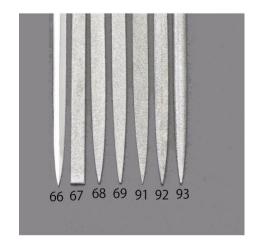





## 仕様

| 全長    | 140mm        | コーティング長 | 70mm              |
|-------|--------------|---------|-------------------|
| 粒度    | 電着ダイヤモンド#140 | 形状      | 先細コバ丸 (5.0×1.5mm) |
| シャンク部 | φ 3.0mm      | ハンドル    | EA826VM-0 (別売)    |

複雑な箇所にも簡単に使用できます。

焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に

鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります

## 代替品



品番 EA826VJ-68

コメント 形状: 先細(5.2X1.4mm)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.