


品番：EA827A-1

品名：φ40-200mm サークルカッター

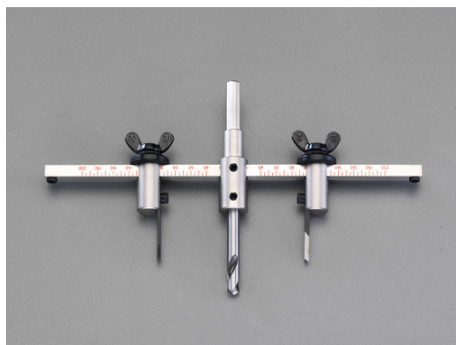

販売価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
カタログ価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/05/01 15:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0136ページ		



30mm厚以上の場合
センタードリルの先端が材料
を突き進むと、調整より穴あけ
がはじまります。
※使用し60mm厚まで

仕様

メーカー	神沢鉄工	型番	K-106
用途	木材・石こうボード・プラスチックなどの 穴あけに	穴あけ範囲	φ40~200mm
板厚	30mmまで	シャンク	10mm(三面軸)
刃材質	ハイス鋼	重量	375g
対応機種	電気ドリル10mm以上、ボール盤		
切削バランスと切削スピードに優れた2枚刃タイプの木工用自由錐			
低速で使用して下さい。			
刃先は非常に鋭利で、切削性、耐久性抜群です。			
見やすい蛍光カラー目盛り			
工具不要、蝶ねじで簡単に穴径を調節可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.