



品番：EA827AD

品名：φ60-200mm 自在ホールカッター

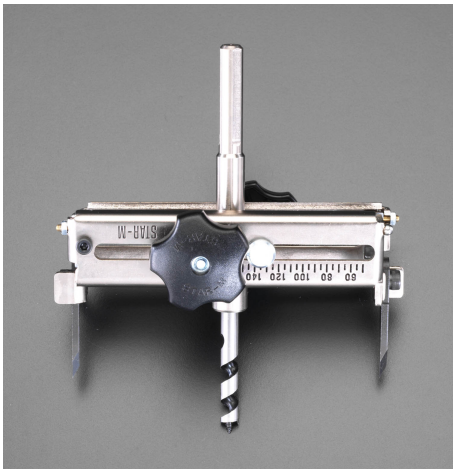

販売価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜) / 11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/28 19:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0136ページ		

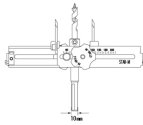

仕様

用途	一般木材・構造用合板への穴あけに	サイズ	220×160mm
シャンク径	10mm(三本溝)	適用材	一般木材・構造用合板28mm厚・石膏ボード
穴あけ可能径	60~200mm	穴あけ可能な材の厚み	片側:30mm 両側:60mm
適正回転数	1500rpm以下	材質	本体:普通鋼 センタードリル:普通鋼 替刃:ハイス刃
重量	540g		

サイズ合わせに工具が不要! 一台で60mm~200mmまでの穴あけに対応した自在錐

両刃タイプでバランス良くスピーディーな穴あけが可能

一般木材・構造用合板・ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに

付属のセンタードリル薄板用に交換すると、石膏ボードへの穴あけが行えます。

別売りの安全カバー(EA827AD-3)をセットすることで安全・安心・片付けラクラク

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

