



品番：EA827AP-1

品名：φ50-100mm フリーホールソー

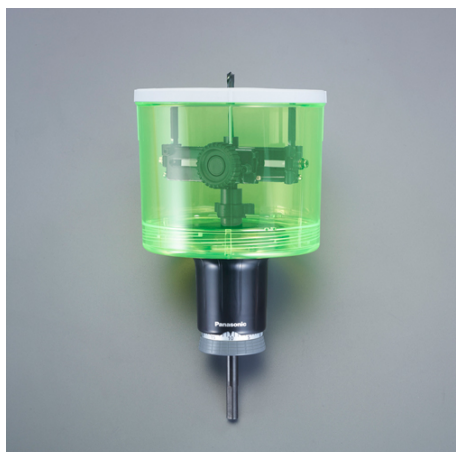

販売価格	39,200円(税抜) / 43,120円(税込)		
カタログ価格	39,200円(税抜) / 43,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 22:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0137ページ		

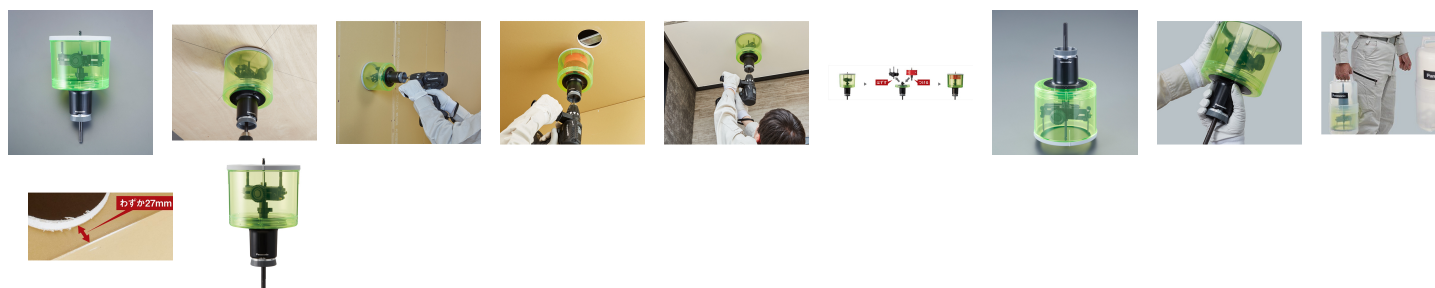

### 仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ3582
シャンク径(mm)	φ10	サイズ(mm)	φ50~110
切り込み深さ	フリーホールソー装着時:0~33mm バイメタルホールソー装着時:φ65: 34mm、φ75:38mm、φ100:38mm	穴あけ能力	石膏ボード厚さ:12mm コンパネ厚さ:12mm ケイカル板厚さ:6mm
本体サイズ	φ153×283(H)mm	重量	1.05kg

壁や梁などのキワでも穴あけできるコンパクト設計

多様な部材、さまざまな場所に穴あけ可能。

カバーが取り外せ、メンテナンスがラク

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.