


品番 : EA827AR-3

品名 : ϕ 50-250mm フリー ホルソー

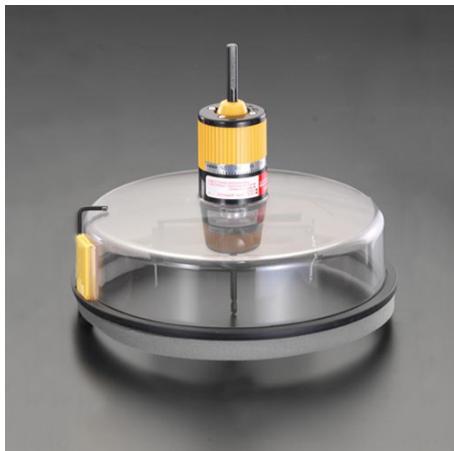

販売価格	34,700円(税抜)／38,170円(税込)		
カタログ価格	34,700円(税抜)／38,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 05:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0136ページ		



仕様

メーカー	未来工業	型番	FH-250
用途	ダウンライトの穴あけなど、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適	適用	石膏ボード(25mmまで) 合板・ケイカル板(12.5mmまで) ※切削径150mmを超える場合は 5.5mmまで
切削径	50~250mm	シャンク径	ϕ 10mm
センタードリル径	ϕ 6.0mm	本体直径	308mm
付属品	替刃(1組)・携帯袋		
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK			
丈夫な透明カバーと防塵クッション付きで切粉の飛び散りを防げます			
スponジタイプの防塵クッション付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.