


品番 : EA827BS

品名 :  $\phi$  30-120mm 自由錐(六角軸)

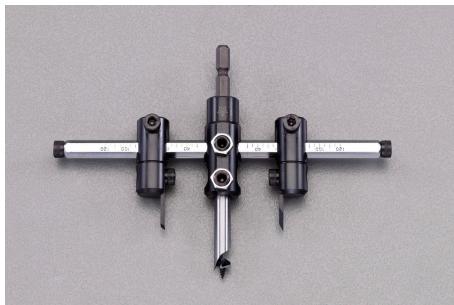

販売価格	4,800円(税抜) / 5,280円(税込)		
カタログ価格	4,800円(税抜) / 5,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 21:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0136ページ		



## 仕様

用途	薄板・石膏ボードの穴あけに	サイズ	160(W)×115(D)×24(t)mm
センタードリル径	8mm	六角シャンク径	6.35mm
適用材質	一般木材・石膏ボード	適用機種	ドリルドライバ14.4V以上 インパクトドライバ14.4V以上 電気ドリル
適正回転数	3000rpm以下	可能板厚	片側:12mm 両側:24mm
穴あけ範囲	穴径:30mm~120mm	材質	本体:普通鋼 センタードリル:普通鋼 替刃:ハイス刃
重量	271g		

一台で30mm~120mmまでの穴あけが可能な、充電ドリル用自在錐

両刃タイプでバランス良くスピーディーな穴あけが可能

※薄板専用充電ドリル自在錐です。片側12mm以内でお使いください。

※板厚12.1mm~24mmまでを両側から切削される場合はドリルドライバ・電気ドリルをご使用ください。

## 代替品

	品番	EA827A-1
--	----	----------



コメント  $\phi$ 40-200mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.