


品番：EA827NE-1

品名：φ 9.0x50mm ダイヤモンド単石ドレッサー

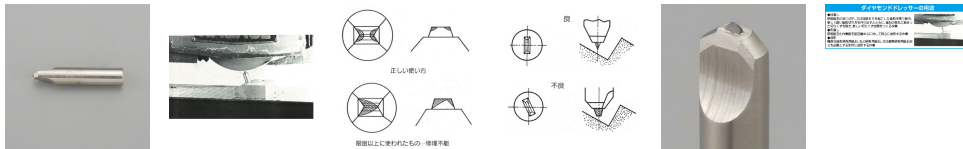

販売価格	23,500円(税抜) / 25,850円(税込)		
カタログ価格	23,500円(税抜) / 25,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/06 15:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0978ページ		



### 仕様

シャンクサイズ	φ9.0×50mm	用途	【目直し】 研削砥石の目つぶれ、又は目詰まりを 起こした砥粒を取り除き、新しく鋭い砥 粒切れ刃を作り出すとともに、砥石の 気孔に詰まった切りくずを除き、新しい 切りくず空隙をつくる作業 【形直し】 研削砥石の作業面を砥石軸中心に対 して同心に成形する作業 【成形】 精密な総形研削用砥石、ねじ研削用 砥石、又は歯車研削用砥石などを必要 とする形状に成形する作業
砥石材質	ダイヤモンド	ダイヤモンドサイズ	1/2カラット
重量	21g	シャンク材質	鉄

一般砥石のコーナーなどに小径の0.5R(凸凹)をつけるのに最適

天然ダイヤモンドが埋め込まれています

#### 【治具への軸の取付を正確に】

一般のいわゆる単石ドレッサーと違い、正確な成形を行うためには、正確に治具を取り付けることが重要です。  
もし、傾いて取り付けられた場合は、ダイヤモンドの破損を招いたり、テンプレートと異なるものができることがあります。

#### 【切り込み量と送り速度について】

切り込み量は正確な成形を行うために、なるべく0.02mm以内にしてください。  
送りは表面粗さの関係もあり一定ではありませんが250mm/min以内ならばダイヤモンドの破損を防ぐことができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.