


品番：EA829EB-10B

品名：M10 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)

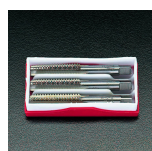

販売価格	3,550円(税抜) / 3,905円(税込)		
カタログ価格	3,550円(税抜) / 3,905円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/01 01:40現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0902ページ		



標準規格	呼び径	ピッチ	全長	刃長
ISO 8400	M10	1.25	75	10
ISO 8400	M10	1.25	75	10
ISO 8400	M10	1.25	75	10



種別	特徴
取入れ	● 全周刃、下穴無し ● 取れが少く、増刃に効果的
取れ	● 全周刃、下穴無し ● 取れが少く、増刃に効果的

呼び径	ピッチ	全長	刃長	標準規格
M10	1.25	75	10	ISO 8400

仕様

メーカー	イシハシ精工	<セット内容>	3本組 呼び:M10×1.25(先) 呼び:M10×1.25(中) 呼び:M10×1.25(仕上)
全長	75mm	■巾	5.5mm
材質	SKS_2	組合せ	先:喰付9P 中:喰付5P 仕上:喰付1.5P
下穴径	8.6mm(参考)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
細目ねじ			
JISIII級			
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.