


品番：EA829ER-6

品名：M 6x 1.0 スパイラルタップ(HSSE)

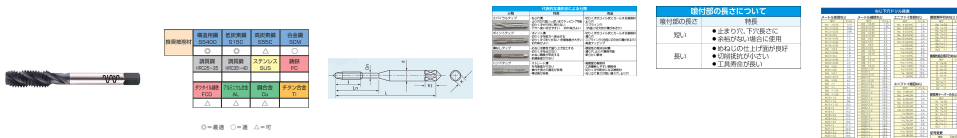

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,240円(税抜) / 1,364円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,240円(税抜) / 1,364円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/05 12:52現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0909ページ                      |      |   |



仕様

|            |            |       |                 |
|------------|------------|-------|-----------------|
| メーカー       | イシハシ精工     | 呼び    | M6×1.0          |
| 精度         | H2(標準)     | 全長    | 61mm            |
| ねじ長        | 19mm       | ■巾    | 4.5mm           |
| ■長         | 7mm        | 溝数    | 3               |
| 喰付         | 2.5P       | 材質    | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 表面処理       | 酸化処理(ホモ処理) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼   |
| オーバーサイズ    |            |       |                 |
| 切屑の排出方向が後方 |            |       |                 |
| 通り穴・止まり穴両用 |            |       |                 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.