


# 品番 : EA829FB-3.5A

品名 : M3.5x 0.6/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)



販売価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)		
カタログ価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/18 08:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		

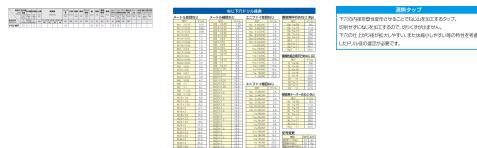

## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	V-SS-NRT STD
呼び	M3.5×0.6	全長(mm)	48
噸付	8P	シャンク径	4mm
ねじ長	18mm	■巾(mm)	3.2
■長(mm)	6	引張強度	700N/㎟以下
精度	STD	推奨下穴径	3.2~3.26mm
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	対応被削材	低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など

Vコーティング(表面処理)

ハイス溝なしタップ

軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。

ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

