


品番 : EA829HD-10C

品名 : M10x1.25/ 5P ハンドタップ° (刃ク° /TiN-COATED)

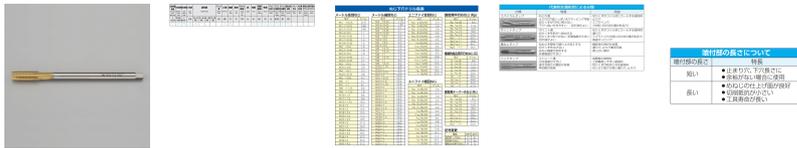

販売価格	8,850円(税抜) / 9,735円(税込)		
カタログ価格	8,850円(税抜) / 9,735円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/10 08:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0936ページ		



### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	TIN-LT STD
呼び	M10×1.25	全長(mm)	150
喰付	5P	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
シャンク径	7mm	溝数	4
精度表記	STD	精度	OH2
ねじ長(mm)	24	首下長(mm)	41
突出しセンチ(mm)	—	重量(g)	49
■巾(mm)	5.5	■長(mm)	11
対応被削材	炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物 など		
TiNコーティング(表面処理)			
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

