


品番：EA829HH-10A

品名：M10x 1.5/ 3P ハンドタップ° (樹脂用/窒化処理)

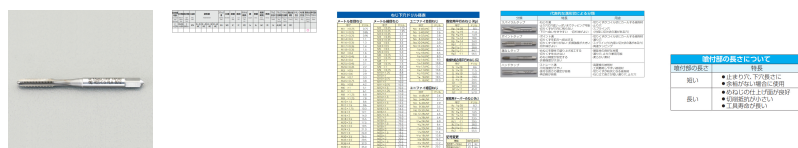

販売価格	2,800円(税抜) / 3,080円(税込)		
カタログ価格	2,800円(税抜) / 3,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-PLA-HT STD
呼び	M10×1.5	全長(mm)	75
喰付	3P	入数	1本
材質	Co-HSS(コバルトハイス)	精度表記	STD
精度	OH4	ねじ長(mm)	24
首下長(mm)	41	シャンク径	7mm
溝数	5	突出しセンチ	—
重量(g)	27	■巾(mm)	5.5
■長(mm)	8		
窒化処理(表面処理)			
フェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.