

品番：EA829HV-276


品名：M10x 1.5/1.5P/150mm ハンドタップ° (ロング / HSSE)



販売価格	4,960円(税抜) / 5,456円(税込)		
カタログ価格	4,960円(税抜) / 5,456円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 18:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



選定の長さについて	
短い	■ 溝が浅く、切削力に不足
長い	■ 切削力に余裕があり、切削精度が向上

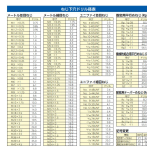

選定の溝数について	
溝数が多い	■ 切削力に余裕があり、切削精度が向上
溝数が少ない	■ 切削力に不足

### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT STD
呼び	M10×1.5	精度	OH2
喰付	1.5P	全長	150mm
ねじ長	24mm	首下長	41mm
シャンク径	7mm	■長	8mm
■巾	5.5mm	溝数	4
突き出しセンチ	なし	被削材	中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	50g

止り穴・通り穴用

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

