



品番：EA829MW-10B

品名：M10x1.5 /25mm ダイス(左ねじ用/SKS2)

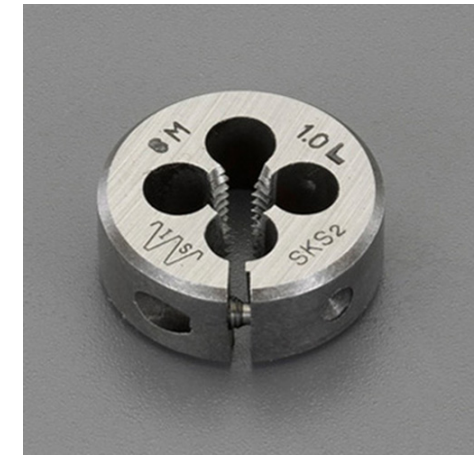

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,090円(税抜)／ 6,699円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 6,090円(税抜)／6,699円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/11 12:19現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0913ページ                      |      |   |

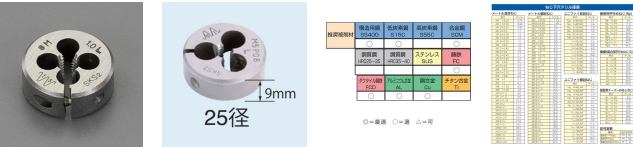

仕様

|                                                                                 |                                       |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|---------|
| メーカー                                                                            | イシハシ精工                                | 呼び | M10×1.5 |
| ダイス外径                                                                           | 25mm                                  | 材質 | SKS_2   |
| 対応被削材                                                                           | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |    |         |
| 左ねじ用                                                                            |                                       |    |         |
| アジャスタブルタイプ(調整ねじ付)                                                               |                                       |    |         |
| 並目                                                                              |                                       |    |         |
| JISⅢ級                                                                           |                                       |    |         |
| 喰付2.5P                                                                          |                                       |    |         |
| SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 |                                       |    |         |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.