


品番：EA829NA-10B

品名：M10x1.25 [TiCN coat]スパイラルタップ

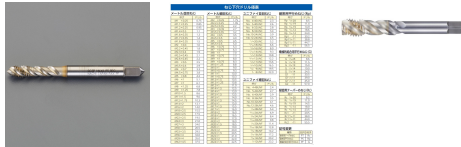

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,270円(税抜) / 4,697円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,270円(税抜) / 4,697円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 00:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0897ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------|--------------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | SGSP10M1.25R |
| 呼び | M10×1.25 | 全長 | 75mm |
| 食付 | 2.5P | 材質 | 高級粉末ハイス |
| ねじ長 | 10.5mm | 溝数 | 3 |
| シャンク径 | 7.0mm | 首下長さ | 31.4mm |
| 首径 | 8.7mm | | |
| SG(TiCN系)コーティング | | | |
| 各種被削材・加工機械、広範囲な切削条件で優れた性能を発揮 | | | |
| 突出しセンタあり | | | |
| 深穴用 | | | |
| ステンレス鋼や切りくずづまりが発生しやすい場合に適しています。 | | | |
| 対応被削材 | 低・中炭素鋼、一般構造用鋼から高硬度鋼まで(HRC40以下) | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

