
 


品番：EA829PD-2


品名：M 2x 0.4 ポイントタップ(ロング シャンク/HSSE)

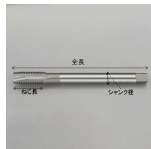

販売価格	4,590円(税抜) / 5,049円(税込)		
カタログ価格	4,590円(税抜) / 5,049円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 01:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0895ページ		



ねじ部の長さについて	
ねじ	● ねじの長さ、下り側で
長い	● ねじの長さ、上り側で
短い	● ねじの長さ、両側で

 

### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-POT STD
呼び	M2×0.4	精度表記	STD
精度	OH1	喰付	5P
全長	80mm	ねじ長	12mm
シャンク径	3mm	■長	5mm
■巾	2.5mm	溝数	2
突き出しセンタ	あり	対応被削材	中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	6g

標準のポイントタップではねじ部の突き出し長さが不足するような場合に使用します。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.