


品番：EA829PF-3

品名：M 3x0.5 ホ イントップ (HSSE Tin コーティング)

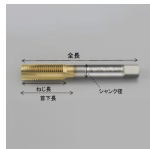

販売価格	2,820円(税抜) / 3,102円(税込)		
カタログ価格	2,820円(税抜) / 3,102円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 00:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0895ページ		



ねじ部の長さについて	
ねじ	● ねじの長さ、下向きに
長い	● ねじの長さ、上向きに
短い	● ねじの長さ、両向きに

規格	
規格	ISO 8034
規格	JIS B 0203

材質	
材質	HSSE

寸法	
寸法	全長 46mm
寸法	ねじ長 11mm
寸法	首下長 19mm
寸法	シャンク径 4mm
寸法	■長 6mm
寸法	■巾 3.2mm

## 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	TIN-POT STD
呼び	M3×0.5	精度表記	STD
精度	OH2	喰付	5P
全長	46mm	ねじ長	11mm
首下長	19mm	シャンク径	4mm
■長	6mm	■巾	3.2mm
溝数	3	突き出しセンタ	あり
対応被削材	ステンレス鋼、炭素鋼、熱可塑性プラスチックなど	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
重量	5g		

TiNコーティング(表面処理)

ステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

