


品番 : EA829PG-16BA

品名 : M16x 1.5 ホ° イントタッフ° (難削材用/粉末ハイス)

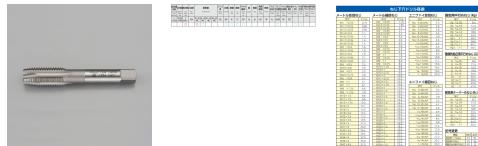

販売価格	10,900円(税抜)／11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜)／11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/18 17:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0895ページ		



## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	CPM-POT STD
呼び	M16×1.5	全長(mm)	95
噸付	5P	材質	粉末ハイス(CPM)
精度表記	STD	精度	OH3
ねじ長(mm)	32	首下長(mm)	52
シャンク径	12.5mm	溝数	4
突出しセンタ(mm)	—	重量(g)	100
■巾(mm)	10	■長(mm)	13

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.