


品番：EA829PG-4A

品名：M 4x 0.7 ホ° イントップ° (難削材用/粉末ハイス)

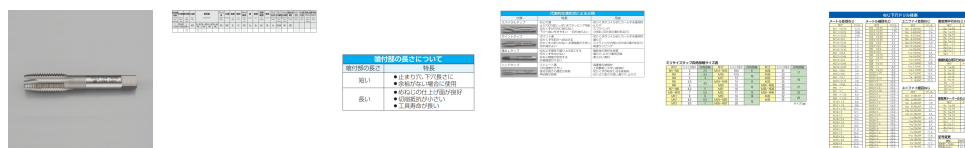

販売価格	1,550円(税抜) / 1,705円(税込)		
カタログ価格	1,550円(税抜) / 1,705円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 00:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0895ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	CPM-POT STD
呼び	M4×0.7	精度表記	STD
精度	OH3	喰付	5P
全長	52mm	ねじ長	13mm
首下長	21mm	シャンク径	5mm
■長	7mm	■巾	4mm
溝数	3	突き出しセンタ	あり
被削材	高炭素鋼、調質鋼、工具鋼、ダクタイル 鋳鉄、チタン合金、Ni基合金	材質	粉末ハイス(CPM)
重量	7g		

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.