


品番：EA829PH-2.6

品名：M2.6x0.45 ポイントタップ(ステンス用/HSSE)

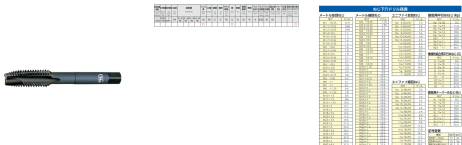

販売価格	1,790円(税抜)／1,969円(税込)		
カタログ価格	1,790円(税抜)／1,969円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 11:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-POT STD
呼び	M2.6×0.45	全長(mm)	44
喰付	4P	材質	HSSE (高バナジウムハイス)
精度表記	STD	精度	OH2
ねじ長(mm)	14	首下長(mm)	－
シャンク径(mm)	3	■巾	2.5mm
■長	5mm	溝数	2
突出しセンチ	1.1mm	重量(g)	4
ホモ処理(表面処理)			
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靱なニッケルクロムマンガン鋼などに			
通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.