


品番：EA829PK-22

品名：M22x 2.5/200mm ホ°イントタップ° (ステンレス用/ロング)

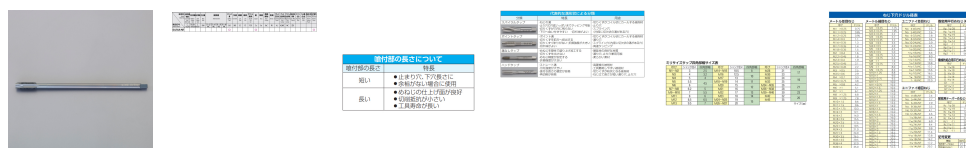

販売価格	24,600円(税抜) / 27,060円(税込)		
カタログ価格	24,600円(税抜) / 27,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 03:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-POT STD
呼び	M22×2.5	精度	OH4
食付	4P	全長	200mm
ねじ長	38mm	首下長	63mm
シャンク径	17mm	■長	16mm
■巾	13mm	溝数	3
突き出しセンチ	なし	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	362g
ホモ処理			
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.