 



品番 : EA829SB-10

品名 : M10x1.5 スパイラルタップ(TiN COAT)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,580円(税抜) / 5,038円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,580円(税抜) / 5,038円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/15 19:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0898ページ | | |

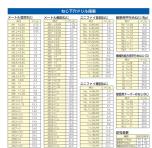

仕様

| | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------|
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | TIN-SFT STD |
| 呼び | M10×1.5 | 全長 | 75mm |
| ■巾(mm) | 5.5 | 食付 | 2.5P |
| 材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) | 被切削材 | 低・中炭素鋼、ステンレス鋼 |
| ねじ長 | 10.5mm | 首下長 | 41mm |
| シャンク径 | 7mm | 溝数 | 3 |
| ■長(mm) | 8 | | |
| TiNコーティング | | | |
| ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.