


品番：EA829SB-14BA

品名：M14x 1.5 スパイラルタップ(TiN COAT)

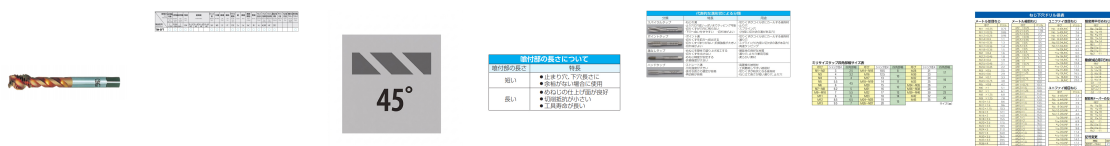

販売価格	8,740円(税抜) / 9,614円(税込)		
カタログ価格	8,740円(税抜) / 9,614円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 02:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



#### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	TIN-SFT STD
呼び	M14×1.5	精度	OH3
食付	2.5P	全長	88mm
ねじ長	14mm	首下長	48mm
シャンク径	10.5mm	■長	11mm
■巾	8mm	溝数	3
突き出しセンチ	なし	対応被削材	炭素鋼、ステンレス鋼、銅など
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	61g

#### TiNコーティング

ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.