
 


品番：EA829SD-18B

品名：M18x1.5 スパ イルトップ° (難削材用・粉末ハイス)

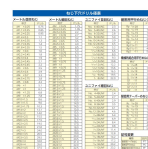

販売価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
カタログ価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 03:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0897ページ		



### 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	CPM-SFT STD
呼び	M18×1.5	精度	OH4
食付	3P	全長	100mm
ねじ長	37mm	首下長	55mm
シャンク径	14mm	■長	14mm
■巾	11mm	溝数	4
突き出しセンチ	なし	被削材	高炭素鋼、工具鋼、合金鋼、ダクタイル 鋳鉄、チタン合金、Ni基合金など
材質	CPM(粉末ハイス)	重量	110g

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の35~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.