 



品番：EA829SD-20

品名：M20x2.5 スパ イルトップ° (難削材用・粉末ハイス)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 20,200円(税抜) / 22,220円(税込) | | |
| カタログ価格 | 20,200円(税抜) / 22,220円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 03:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0897ページ | | |

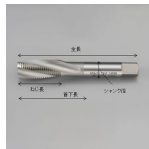

仕様

| | | | |
|---------|--------------|-----|--|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | CPM-SFT STD |
| 呼び | M20×2.5 | 精度 | OH4 |
| 食付 | 3P | 全長 | 105mm |
| ねじ長 | 37mm | 首下長 | 58mm |
| シャンク径 | 15mm | ■長 | 15mm |
| ■巾 | 12mm | 溝数 | 4 |
| 突き出しセンチ | なし | 被削材 | 高炭素鋼、工具鋼、合金鋼、ダクタイル 鋳鉄、チタン合金、Ni基合金など |
| 材質 | CPM(粉末ハイス) | 重量 | 135g |

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の35~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.