


品番：EA829SE-6

品名：M 6x1.0 スパ イラタツプ° (ステンレス用・ホモ処理)

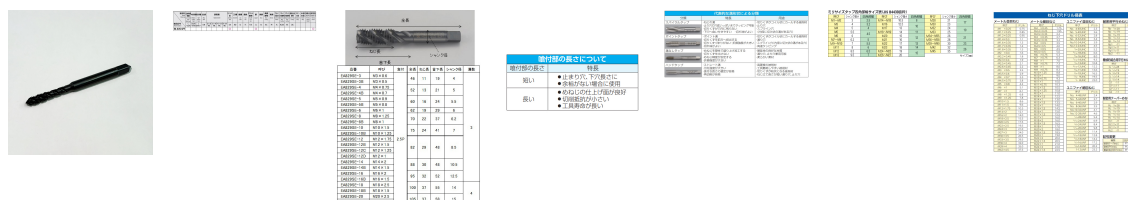

販売価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
カタログ価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/26 03:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



カタログ訂正 26/04/16 ●先端形状が異なります(突出しセンタあり) (No.57 1254)

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-SFT STD
用途	止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。	食付	2.5P
呼び	M6×1	全長	62mm
ねじ長	19mm	首下長	29mm
シャンク径	6mm	■長	7mm
■巾	4.5mm	溝数	3
材質	高バナジウムハイス(HSSE)	重量	12g
ホモ処理(表面加工)			
突出しセンタあり			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.