


品番：EA829SF-3


品名：M 3x0.5 スパ イルタップ° (軟鋼・深穴・ホモ処理)

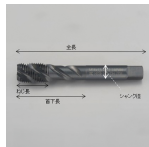

販売価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
カタログ価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 02:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



切削部の長さについて	
切削部の長さ	1.5倍
ねじ	● ねじが元、下層で止
底	● 切削部が浅く、切削
底	● ねじが元、切削部が浅く
底	● 切削部が浅く、切削
底	● 切削部が浅く、切削

 

#### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	MS-DH-SFT STD
呼び	M3×0.5	精度	OH2
食付	2.5P	全長	46mm
ねじ長	5mm	首下長	19mm
シャンク径	4mm	■長	6mm
■巾	3.2mm	溝数	2
突き出しセンチ	なし	対応被削材	低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	4g

ホモ処理(表面処理)

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.