 



品番：EA829SH-12C

品名：M12x1.25 スパ イルタップ° (銅用・HSSE)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,190円(税抜) / 5,709円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,190円(税抜) / 5,709円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 03:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0897ページ | | |

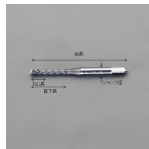

仕様

| | | | |
|---------|-----------------|-----|-------------------------------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | CU-SFT STD |
| 呼び | M12×1.25 | 精度 | OH3 |
| 食付 | 2.5P | 全長 | 82mm |
| ねじ長 | 12mm | 首下長 | 48mm |
| シャンク径 | 8.5mm | ■長 | 9mm |
| ■巾 | 6.5mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンチ | なし | 被削材 | 銅、ステンレス鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ合金鋳物、熱可塑性プラスチック |
| 材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) | 重量 | 37g |

クロムナイトライドコーティング(表面処理)

銅に対し優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用により、銅への長寿命加工を実現

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

