
 


品番：EA829SJ-2.6

品名：M 2.6x0.45 スパイラルタップ(HSSE)

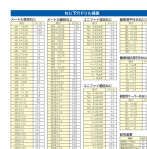

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,290円(税抜) / 3,619円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,290円(税抜) / 3,619円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 02:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0897ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-----------------|-----|----------------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | A-SFT STD |
| 呼び | M2.6X0.45 | 精度 | OH2 |
| 喰付 | 2.5P | 全長 | 44mm |
| ねじ長 | 3.6mm | 首下長 | 13mm |
| シャンク径 | 3mm | ■長 | 5mm |
| ■巾 | 2.5mm | 溝数 | 2 |
| 突き出しセンタ | なし | 被削材 | 中・高炭素鋼、調質鋼、アルミ合金鋳物など |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量 | 3g |

Vコーティング(表面処理)

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.