
 


品番：EA829SL-12

品名：1・1/4"x12 スパイラルタップ(UNF/HSSE)

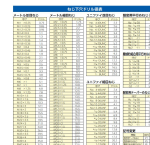

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 43,800円(税抜) / 48,180円(税込) | | |
| カタログ価格 | 43,800円(税抜) / 48,180円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 02:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0897ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | EX-SFT STD |
| 呼び | 1・1/4"×12 | 精度 | OH3 |
| 喰付 | 2.5P | 全長 | 105mm |
| ねじ長 | 37mm | 首下長 | 47mm |
| シャンク径 | 24mm | ■長 | 22mm |
| ■巾 | 19mm | 突き出しセンタ | なし |
| 対応被削材 | 中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 重量 | 368g | | |

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。

※精度は2Bめねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

