


品番：EA829SN-12B

品名：M12x1.75/200mm スパ イラルタップ° (ステンレス用)



販売価格	9,210円(税抜) / 10,131円(税込)		
カタログ価格	9,210円(税抜) / 10,131円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/07 06:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			

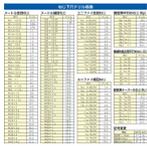

#### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-SFT STD
呼び	M12×1.75	全長(mm)	200
喰付	2.5P	ねじ長(mm)	21
首下長(mm)	48	シャンク径(mm)	8.5
■巾(mm)	6.5	■長(mm)	9
重量(g)	93	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
溝数	3	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック

#### 代替品

	<p>品番 EA829SN-12</p> <p>コメント 仕様をご確認下さい</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

