


品番：EA829SN-12F

品名：M12x1.25/200mm スパ イラルタップ° (ステンレス用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,010円(税抜) / 9,911円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,010円(税抜) / 9,911円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/10 17:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0898ページ | | |

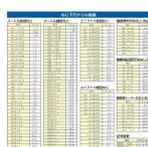

仕様

| | | | |
|---------|--------------|-----------|---------------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | EX-LT-SUS-SFT STD |
| 呼び | M12×1.25 | 全長(mm) | 200 |
| 喰付 | 2.5P | ねじ長(mm) | 21 |
| 首下長(mm) | 48 | シャンク径(mm) | 8.5 |
| ■巾(mm) | 6.5 | ■長(mm) | 9 |
| 重量(g) | 94 | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 溝数 | 3 | 対応被削材 | ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック |

代替品

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | 品番 EA829SN-12E コメント 仕様をご確認ください |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

