


品番：EA829SN-14D

品名：M14x 1.5/200mm スパ イルタップ° (ステンレス用)



販売価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 17:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		

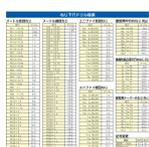

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-SFT STD
呼び	M14×1.5	全長(mm)	200
喰付	2.5P	ねじ長(mm)	30
首下長(mm)	48	シャンク径(mm)	10.5
■巾(mm)	8	■長(mm)	11
重量(g)	137	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
溝数	3	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック

代替品

	<p>品番 EA829SN-14C</p> <p>コメント 仕様をご確認ください</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

