


品番：EA829SN-5B

品名：M 5x 0.8/150mm スパ イラルタップ° (ステンレス用)



販売価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
カタログ価格	4,910円(税抜) / 5,401円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 17:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		

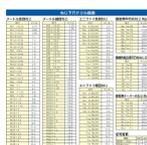

#### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-SFT STD
呼び	M5×0.8	全長(mm)	150
喰付	2.5P	ねじ長(mm)	9.6
首下長(mm)	24	シャンク径(mm)	5.5
■巾(mm)	4.5	■長(mm)	7
重量(g)	28	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
溝数	3	対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.