


品番 : EA829TB-6A

品名 : 3/4"×14 パイプタップ<sup>°</sup>(Rc/ISO形状/HSS)



販売価格	21,100円(税抜)／23,210円(税込)		
カタログ価格	21,100円(税抜)／23,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 05:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0906ページ		

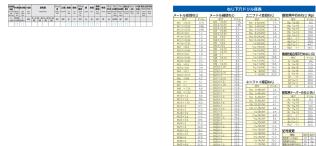

## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	TPT
呼び	RC3/4"×14	全長(mm)	96
噸付	2.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	28	基準径位置(mm)	21.8
シャンク径(mm)	23	溝数	4
重量(g)	273	■巾(mm)	17
■長(mm)	20	入数	1本

ISO形状

管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。

主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.