


品番：EA829VX-3

品名：M 2-M18 タップダイスセット(並目/細目)



販売価格	34,700円(税抜) / 38,170円(税込)		
カタログ価格	34,700円(税抜) / 38,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/03/04 02:21現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0911ページ		

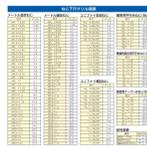

M2～M18サイズを2本ずつ揃えたお得なセットです(スチールケース付)

仕様

セット内容	先・仕上げタップ:70本(35種×各2本) ダイス:35個 タップハンドル:2本 ダイスハンドル:2本 T型タップハンドル	サイズ	(メトリック並目・細目) M2×0.4・M3×0.5・M4×0.7・ M5×0.8・M6×1.0・M6×0.75・ M7×1.0・M7×0.75・M8×1.25・ M8×1.0・M8×0.75・M9×1.25・ M9×1.0・M9×0.75・M10×1.5・ M10×1.25・M10×1.0・M10×0.75・ M11×1.5・M11×1.25・M11×1.0・ M11×0.75・M12×1.75・M12×1.5・ M12×1.25・M12×1.0・M12×0.75・ M14×2.0・M14×1.5・M14×1.25・ M14×1.0・M16×2.0・M16×1.5・ M16×1.0・M18×1.5
ダイス外径	M2×0.4・M3×0.5・M4×0.75・ M5×0.8・M6×1.0・M6×0.75・ M7×1.0・M7×0.75・M8×1.25・ M8×1.0・M8×0.75・M9×1.25・ M9×1.0・M9×0.75:25mm M10×1.5・M10×1.25・M10×1.0・ M10×0.75・M11×1.5・M11×1.25・ M11×1.0・M11×0.75・M12×1.75・ M12×1.5・M12×1.25・M12×1.0・M12×0.75	材質	アロイスチール

	75・M14×2.0・M14×1.5・M14×1.25・M14×1.0・M16×2.0・M16×1.5・M16×1.0・M18×1.5:38mm		
対応被削材	HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材	ケースサイズ	440×330×50(T)mm
M2タップは、M3～M12と刻印のあるタップハンドルで使用できます。			
T型タップハンドルは、M4とM5サイズのタップに使用できます。			

代替品

	<p>品番 EA829VX-3A</p> <p>コメント 変更点:スチールケース⇒ブローケース</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.