

品番：EA840B-200B

品名：200kg 小型ウィンチ



販売価格	212,000円(税抜)／233,200円(税込)		
カタログ価格	212,000円(税抜)／233,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/09 09:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			




仕様

メーカー	京セラ	型番	AW1195B
電源	AC100V(50/60Hz)	定格電流	12A
消費電力	1100W	操作コード	本体側:10m
電源コード	5m	定格荷重(kg)	200
揚程(m)	29	吊揚速度	24cm/s(200kg吊揚時) 14.4m/分(200kg吊揚時)
重量(kg)	19	サイズ	231(W)×213(D)×496Hmm
ワイヤーロープ	5mm×30m	フック口径	32mm
付属品	操作スイッチ、ワイヤーロープ、ラッチロックフック	用途	商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
加速防止、逆巻防止機能付			
ブレーキ付			
安全性の高いラッチロックフック仕様			

代替品

品番	EA840B-200C
コメント	

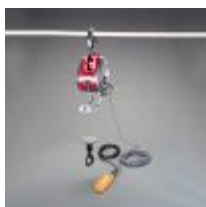

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.