


品番：EA840BC-130

品名：130kg/20m 電動ウィンチ(ワイレス・リモコン型)

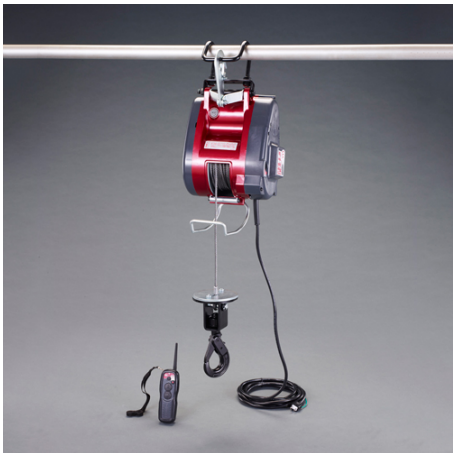

販売価格	267,200円(税抜) / 293,920円(税込)		
カタログ価格	267,200円(税抜) / 293,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 00:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1740ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	AWIM126RCB
荷重	130kg	吊揚速度	高速:24.6m/分 低速:9.6m/分
ワイヤー長さ(φ5mm)	21m	揚程	20m
電源	AC100V 870W、10A	重量	14kg
電源コード長	5m	フック口径	32mm
付属品	無線リモコン1個 スイベルフック(本体取付) 単4形アルカリ乾電池2個 ストラップ(リモコン取付)		

荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)のできるリモコンタイプ。

作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。

非常用上昇/下降スイッチ付

取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。

過巻防止、逆巻防止機構付

ブレーキ付

安全性の高いラッチロックフック付属

代替品

	<p><b>品番</b> EA840BC-200B</p> <p><b>コメント</b> 違い: 定格荷重、揚程、重量等</p>
---	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.