


品番：EA841B-3A

品名：305mm/1450W 高速切断機

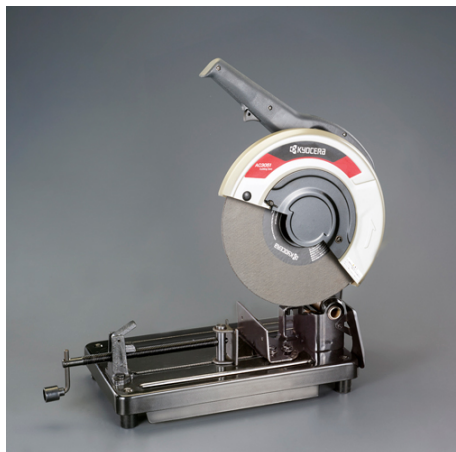

販売価格	32,000円(税抜) / 35,200円(税込)		
カタログ価格	32,000円(税抜) / 35,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/25 03:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0840ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	AC3051
刃径	305mm	回転数	4200rpm
電源	AC100V	電流	15A
消費電力	1450W	重量	16.5kg
サイズ	586(L)×290(W)×658(H)mm	コード長	2.5m
絶縁方式	二重絶縁	切断能力	(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm
穴径	25.4mm	替カーボンブラシ	EA813RA-23
付属品	305mm切断砥石、両口スパナ		

鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適

クイックバイス機構付き

切込深さの調整が可能なストップボルト付き

砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き

ストップボルト付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.