


品番 : EA843RA-2

品名 : $\phi 125 \times 2.0 \times 22.0\text{mm}$ ダイヤモンドカッター

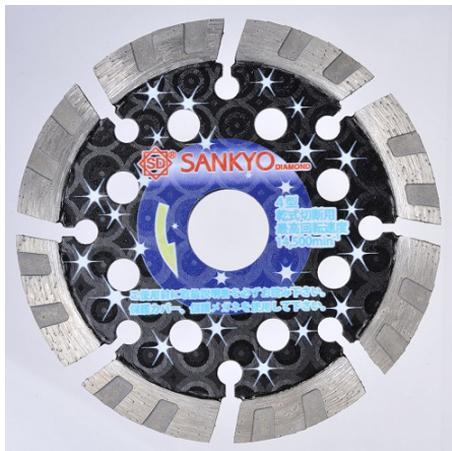

販売価格	11,700円(税抜)／12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜)／12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 22:53現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0976ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	LT-S5
商品名	低振動ナイト	用途	鉄筋入りコンクリート、御影石の切断
最大回転数	12200rpm	外径	125mm
刃厚	2.0mm	チップ高さ	8.0mm
内径	22.0mm	付属リング	20mm
セグメントタイプ			
特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制			
被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少、切れ味が向上するターボチップ(凹凸チップ)採用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.