


品番 : EA843RA-34

品名 : $\phi 180 \times 2.3 \times 25.4\text{mm}$ ダイヤモンドカッター

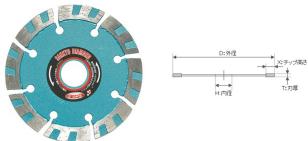

販売価格	18,700円(税抜)／20,570円(税込)		
カタログ価格	18,700円(税抜)／20,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/12 08:43現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0976ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	LT-7
商品名	レーザーターボ8X	用途	鉄筋入りコンクリート、御影石の切断
最大回転数	8400rpm	外径	180mm
刃厚	2.3mm	チップ高さ	8.0mm
内径	25.4mm	付属リング	20/22mm

セグメントタイプ

チップと基盤の接合部をレーザー溶接で強化

切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続

熱処理した焼入れ基板で強度向上により高い安全性

高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、切れ味の向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.