
 


品番：EA843RD-105


品名：φ107x2.2x20.0mm ダイヤモンドカッター

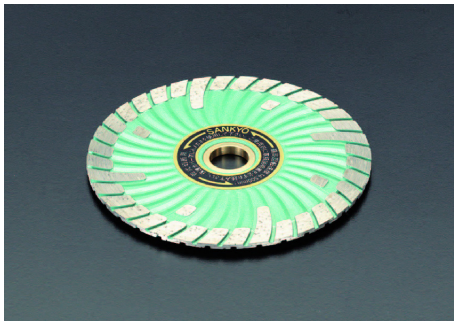

販売価格	9,130円(税抜) / 10,043円(税込)		
カタログ価格	9,130円(税抜) / 10,043円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 01:20現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0976ページ		



 プロテクトチップ



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	SD-F4
商品名	SDプロテクトMark2	用途	コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断
最大回転数	14500rpm	外径	107mm
刃厚	2.2mm	チップ高さ	8.0mm
内径	20.0mm	付属リング	15mm


ウェーブタイプ

基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続する波形基板

側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止

ダイヤモンド層(8mm)により寿命向上

代替品

	品番 EA843RB-105 コメント
--	------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.