


品番 : EA843RE-4

品名 : $\phi 180 \times 2.3 \times 25.4\text{mm}$ ダイヤモンドカッター

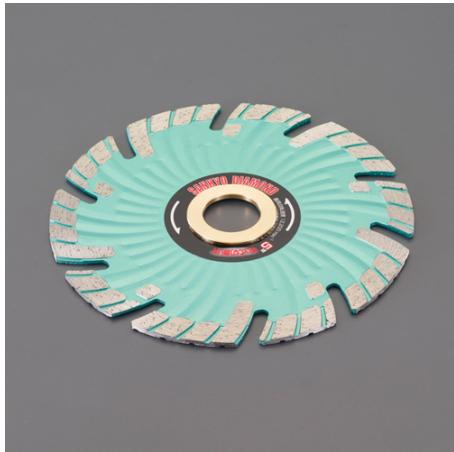

販売価格	19,700円(税抜)／21,670円(税込)		
カタログ価格	19,700円(税抜)／21,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 20:00現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0976ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	SD-SF7
商品名	SDカッターSプロテクト	用途	コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC の切断、舗装アスファルト
最大回転数	8400rpm	外径	180mm
刃厚	2.3mm	チップ高さ	8.0mm
内径	25.4mm	付属リング	20/22mm

セグメントタイプ

波形蓄熱を防止し安定した切れ味が持続する波形基板

側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止

ダイヤ層(8mm)により寿命向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.