


品番：EA843RE-4

品名：φ180x2.3x25.4mm ダイヤモンドカッター

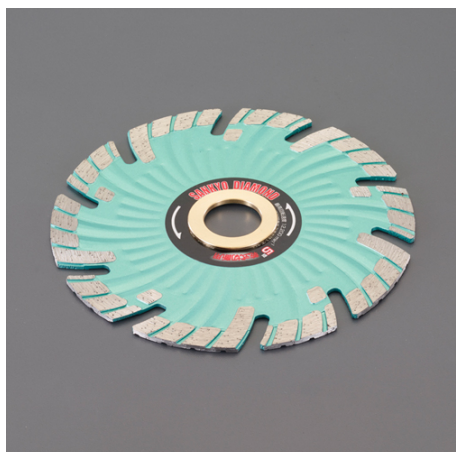

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 19,700円(税抜) / 21,670円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 19,700円(税抜) / 21,670円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/01 05:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0976ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                          |              |       |                                                     |
|--------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------|
| メーカー                     | 三京ダイヤモンド工業   | 型番    | SD-SF7                                              |
| 商品名                      | SDカッターSプロテクト | 用途    | コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断、舗装アスファルト |
| 最大回転数                    | 8400rpm      | 外径    | 180mm                                               |
| 刃厚                       | 2.3mm        | チップ高さ | 8.0mm                                               |
| 内径                       | 25.4mm       | 付属リング | 20/22mm                                             |
| セグメントタイプ                 |              |       |                                                     |
| 波形蓄熱を防止し安定した切れ味が持続する波形基板 |              |       |                                                     |
| 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止    |              |       |                                                     |
| ダイヤ層(8mm)により寿命向上         |              |       |                                                     |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.