


品番 : EA845AB

品名 : 145mm/2-12mm ガラス切(スイベルヘッド・30°口用)

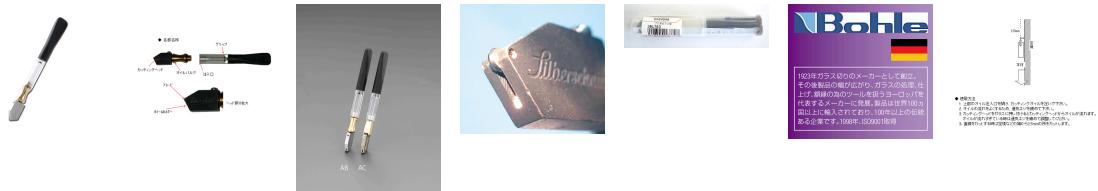

販売価格	9,640円(税抜) / 10,604円(税込)		
カタログ価格	9,640円(税抜) / 10,604円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/16 06:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0164ページ		



ハンドル部の透明なオイルタンクにより、オイルの残量がいつでも確認できます

### 仕様

本体材質	真鍮	刃材質	タングステンカーバイト
ハンドル材質	プラスチック	カッティングヘッド	スイベル式
刃先角度	140°	スイベルヘッド角度	30°
可能板厚	3~10mm	全長	145mm
ハンドル径	15mm	重量	約150g

耐久性に優れた高品質カーバイドホイール

カッティングヘッドをガラスに押し付けるとカッティングヘッドからオイルが流れます。

直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。

オイル別売(EA920AK-1)

酸化処理してあるので、耐久性もあります。

交換可能なカッティングヘッドは30°のスイベル式の為、変型やステンシルの切断に特に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

