


品番：EA845H

品名：132mm/3-10mm ガラス切

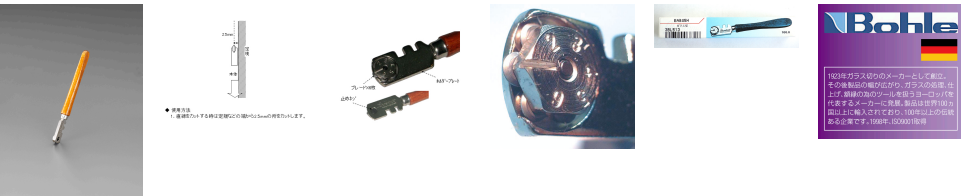

販売価格	1,580円(税抜)／1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜)／1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/03/12 11:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0165ページ		



合金および特殊硬化銅で作られており、刃が6枚ついているので長持ちします

仕様

材質	刃: スチール ハンドル: 木	可能板厚	3～10mm
刃先角度	130°	刃径	φ 4.5mm
切断能力(距離換算)	1,000m	全長	132mm
重量	21g	色	茶色
適応ガラス	色ガラス、フロートガラス、模様ガラス		

合金および特殊硬化銅で作られており、刃が6枚ついているので長持ちします。
タレット(先端内部に刃を放射状に取り付けた刃物台)に刃が6つ付いています。
直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。
カッティングホイールでガラスに傷をつけるための工具です。つけた傷をもとにガラスを割り取る必要があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.