


品番：EA851CB-45

品名：φ216x2.2x25.4mm/ 80T 超硬チップソー

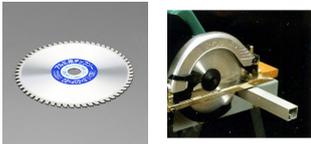

販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/13 00:05現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0999ページ		



#### 仕様

メーカー	アイウッド	型番	99367
直径	216mm	穴径	25.4mm
刃厚	2.2mm	山数	80
最大回転数	5,000rpm	用途	アルミを素材とした各種パーツ

アルミ専用刃

<取付けの際の注意>

- ◆機械の電源を切って取付けしてください。
- ◆本製品の刃先は鋭利に仕上げています。刃先保護上、刃物を装着後にカバーを取り外してください。
- ◆機械と刃物の回転方向が一致するよう取り付けてください。
- ◆フランジは傷、曲がりの無いもので、鋸との接触面が清潔なものをご使用ください。
- ◆必ず寸動・空転による回転試験を行い、鋸の振れ、異常振動が無いことを確認してください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.